

The production, distribution and utilization of this document is null and void if the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. © Besondere Schutzrechte nach ISO 9001:2015. Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind mit Übergangsradien.

Bezeichnung

HSS - T - Nutenfräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

28

Schneidenlänge


12

Gesamtlänge

85

Schaft-Ø

16

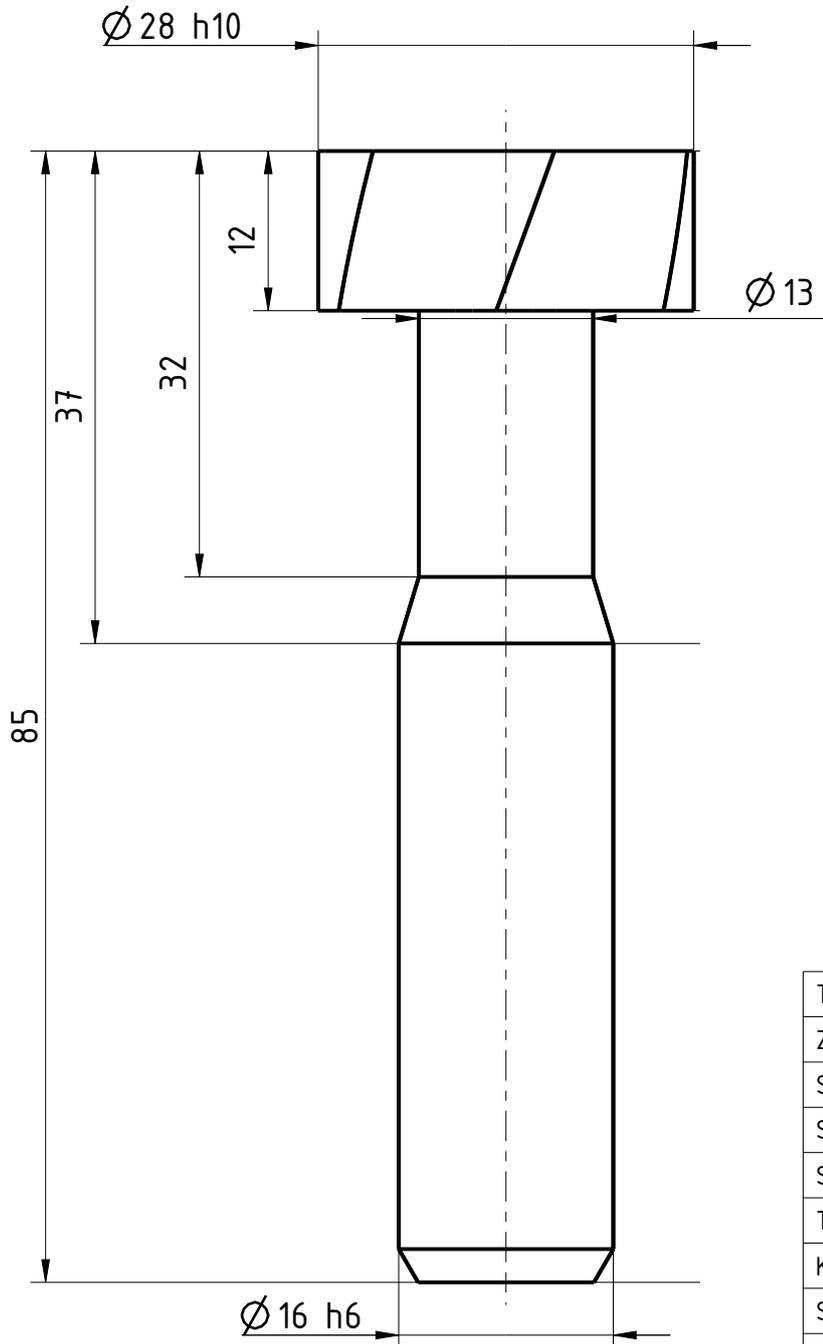

| | |
|-----------------|----------------|
| Typ | NF |
| Zähnezahl | 6 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Spiralrichtung | Rechtsspirale |
| Spiralwinkel | 20° |
| Teilung | gleich geteilt |
| Kühlung | ohne |
| Schaft | DIN 1835-A |
| Beschichtung | ohne |
| Bemerkung: | |

 


Blatt SHEET

Ansicht VIEW
Projektionsmethode 1
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

7:4



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
GENERAL TOLERANCES

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| > | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 |
| ≤ 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 |
| | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,2 |

Dok.-art
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - HSS
T - Nutenfräser

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

19-05-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

3050.028

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung, ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE FRANKEN AG ist ausdrücklich untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzrechte nach ISO 9001:2015 vorbehalten! Alle Maßangaben sind mit Übergangsradien.