

The reproduction, distribution and utilization of this document is only permitted if the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. Observe protective note according to DIN ISO 8016. Technical data is subject to change without notice. Weldon shanks produced with transition radius.

Bezeichnung

HSS - Kugelfräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

12

Schneidenlänge


16

Gesamtlänge

73

Schaft-Ø

12

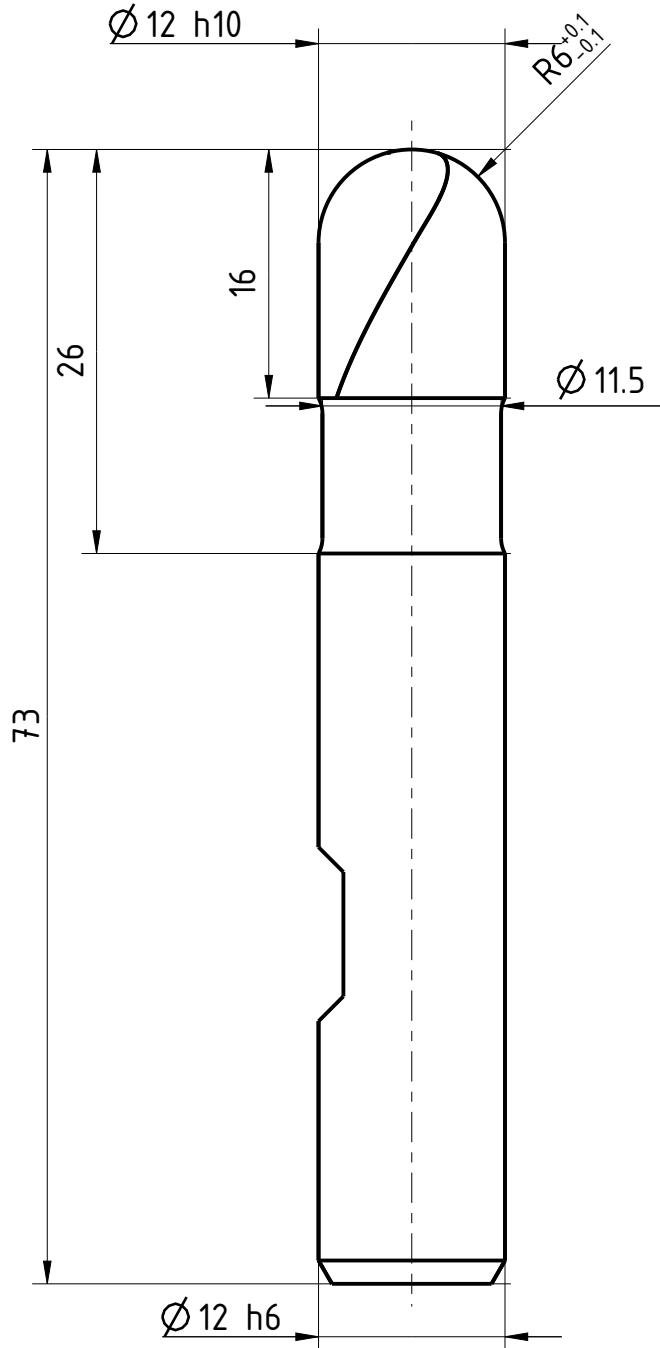

Typ	N
Zähnezahl	2
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	Rechtsspirale
Spiralwinkel	30°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 1835-B
Beschichtung	ohne
Bemerkung:	



Blatt SHEET

Masst. SCALE

2:1

Ansicht VIEW
Projektionsmethode 1
FIRST ANGLE Projektion



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000
≤ 6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Dok.-art
DOC. TYPE Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE
FRANKEN - HSS
Kugelfräser

Ersteller Issued by
TA

Erstelldatum DATE
19-05-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.
3268.012

Wir erlauben sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung
 und Weitergabe des Dokuments, ohne dass es zu
 unautorisierten Kopien, Reproduktionen, Verweirung zu
 Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken-,
 Schutzrechte nach ISO 8016 beachten. Technische Änderungen
 vorbehalten! Alle Maßangaben mit Liebergangsradialen.